


AT9020-0500-00xx

| Bezeichnung      | Länge L [mm] | Gewicht [g] |
|------------------|--------------|-------------|
| AT9020-0500-0050 | 500          | 540         |
| AT9020-0500-0060 | 500          | 540         |
| AT9020-0500-0070 | 500          | 540         |

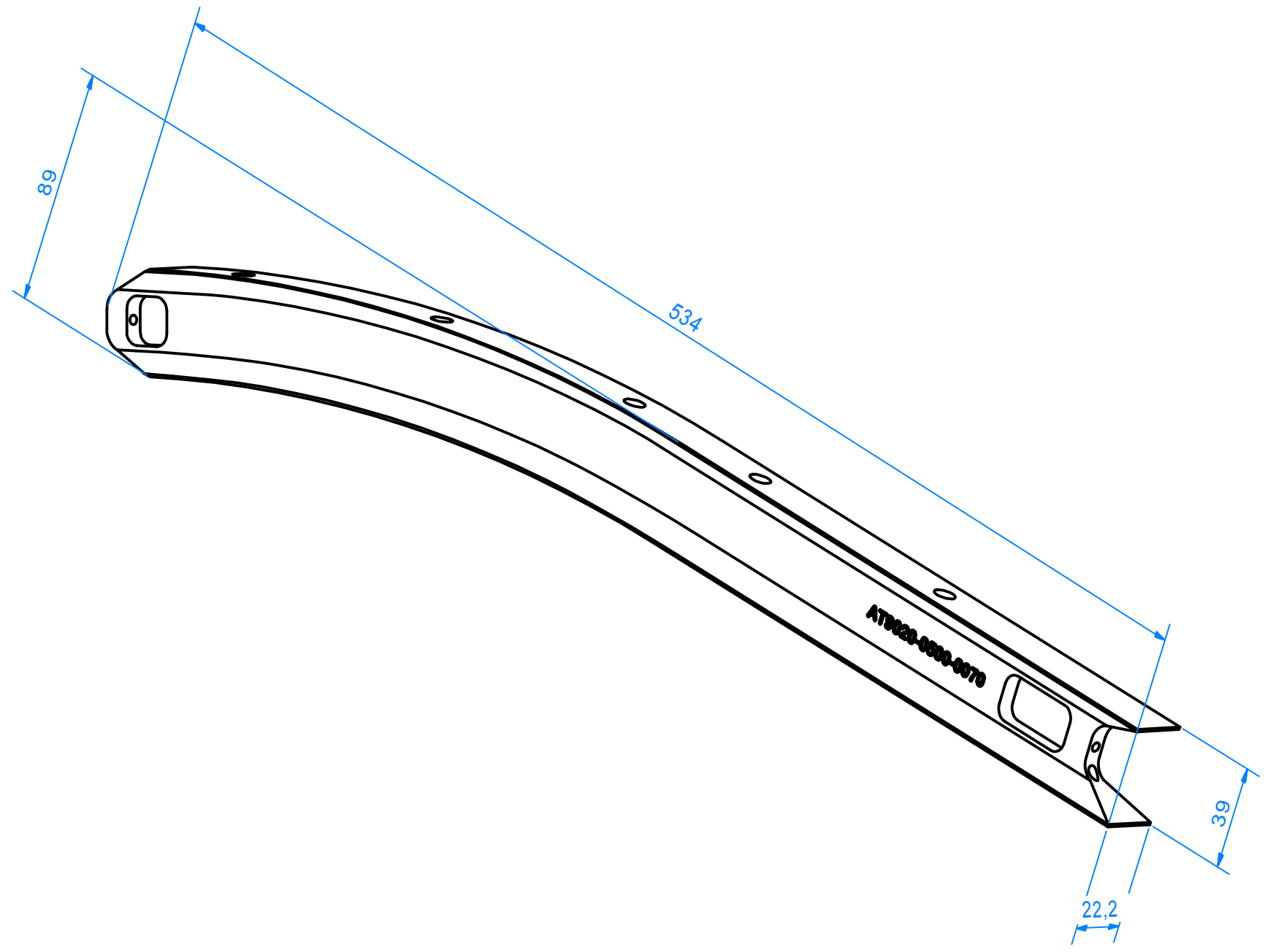

|                                  |  |                                  |  |                                |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|--|----------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| Werkstückkanten<br>DIN ISO 13715 |  | Allgemeintoleranz<br>ISO 2768-fH |  | Oberfläche:                    |  | 1:1  |  | Artikelnr.:  |  |
|                                  |  | Tolerierung<br>ISO 8015          |  | Gezeichnet: 09.02.2016<br>UweB |  | <b>BECKHOFF</b><br>New Automation Technology |  | Beckhoff Automation GmbH & Co.KG<br>Hülshorstweg 20 / 33415 Verl<br>Tel.: +49/5246/963-0 / info@beckhoff.com |  |
|                                  |  | Datum                            |  |                                |  |  |  | Name   |  |
|                                  |  |                                  |  |                                |  | AT9020-0500-00xx                             |  |  |  |
|                                  |  |                                  |  | Material:                      |  | Zeichnungsnr.:                               |  | 1/1  |  |
|                                  |  |                                  |  | Status                         |  |  |  | A3   |  |
| Änderungen                       |  | Datum                            |  | Name                           |  | Ursprung:                                    |  |  |  |